


Owner's Manual


TRIPP LITE
SERIES

Height-Adjustable Monitor Riser, Metal

Model:
MR1411M /
MR1812M

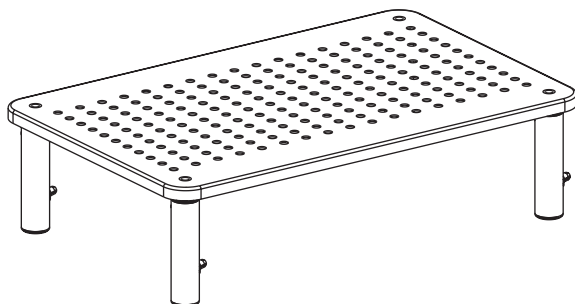

Height-Adjustable Height-Adjustable Corner Monitor Riser, Metal

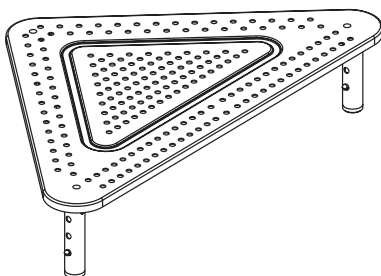

Model:
MR1220M

Español 3
Français 5
Русский 7
Deutsch 9

EATON

Powering Business Worldwide


PRODUCT REGISTRATION

Register your product today for a
chance to win an ISOBAR® surge
protector in our monthly drawing!

Tripplite.Eaton.com/warranty



Model: MR1411M / MR1812M

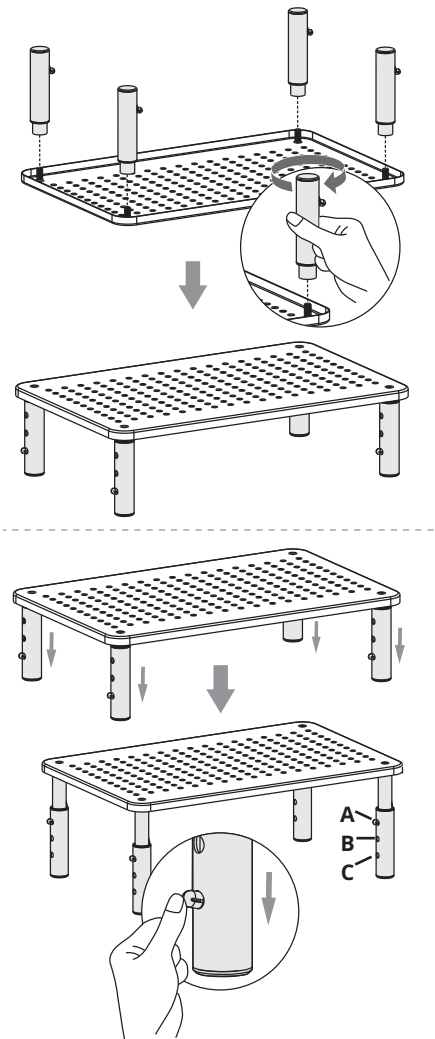


Height Adjustment

Position	MR1411M	MR1812M
A	5.51" (140 mm)	5.91" (150 mm)
B	4.72" (120 mm)	5.11" (130 mm)
C	3.94" (100 mm)	4.33" (110 mm)

Maintenance

- No maintenance required.
- Please visit [Tripplite.Eaton.com/support](https://www.tripplite.com/support) if you have any questions.

Model: MR1220M

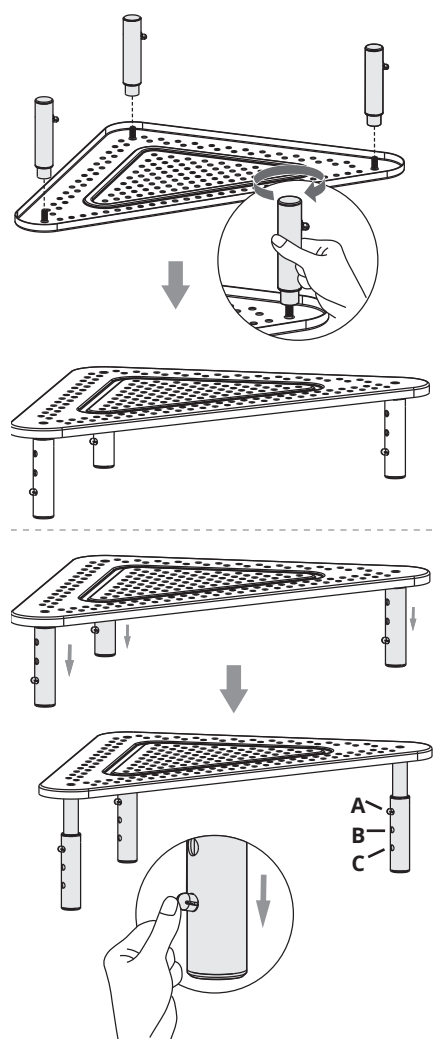

Height Adjustment

Position	MR1220M
A	5.51" (140 mm)
B	4.72" (120 mm)
C	3.94" (100 mm)



EAT•N

Powering Business Worldwide


Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-06-363 / 93-38A3_RevB March 2024

Eaton is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.


Plataforma para Monitor de Altura Ajustable, Metal

Modelo:
MR1411M /
MR1812M

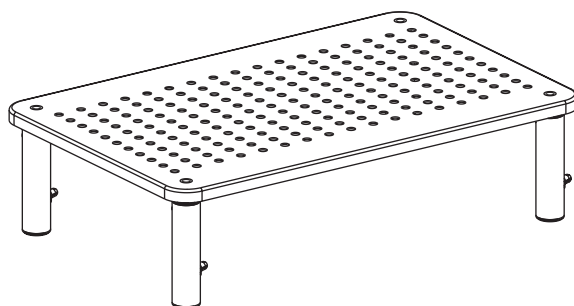

Plataforma para Monitor de Altura Ajustable para Esquina, Metal

Modelo:
MR1220M

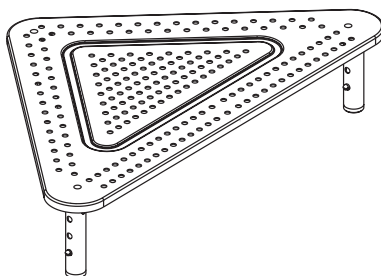


English 1
Français 5
Русский 7
Deutsch 9

EAT•N

Powering Business Worldwide

Modelo: MR1411M / MR1812M

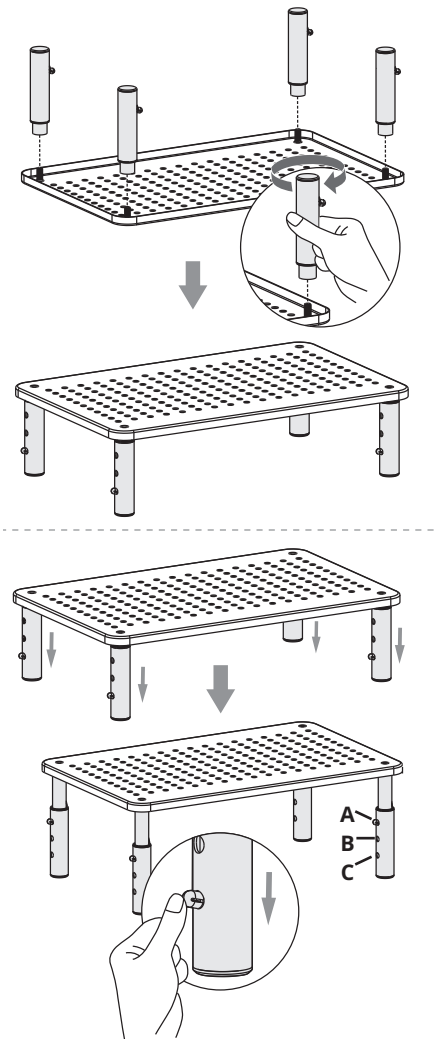

Ajuste de Altura


Posición	MR1411M	MR1812M
A	140 mm [5.51"]	150 mm [5.91"]
B	120 mm [4.72"]	130 mm [5.12"]
C	100 mm [3.94"]	100 mm [3.94"]

Mantenimiento

- No requiere mantenimiento.
- Si tiene alguna pregunta, visite por favor a [Tripplite.Eaton.com/support](https://www.tripplite.com/support)

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo: MR1220M

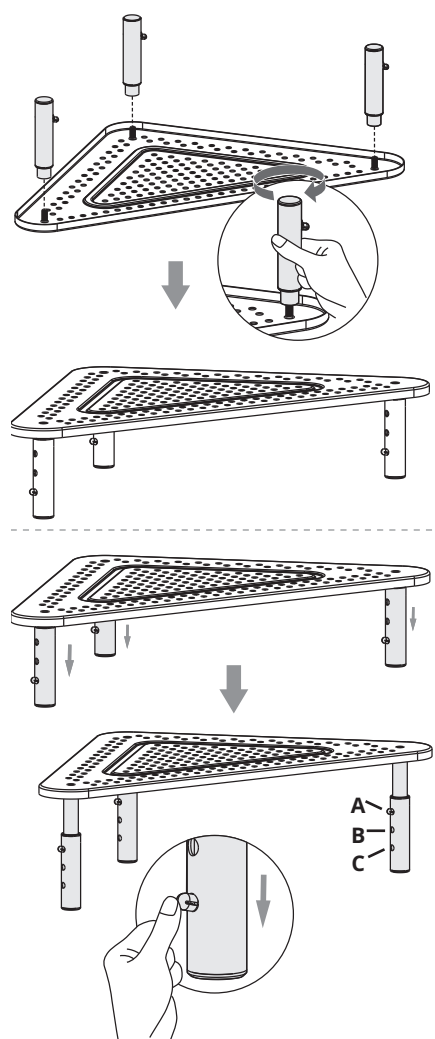

Ajuste de Altura

Posición	MR1220M
A	140 mm [5.51"]
B	120 mm [4.72"]
C	100 mm [3.94"]



Eaton

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

Powering Business Worldwide


© 2024 Eaton
Todos los derechos reservados
Publicación No. 23-06-363 / 93-38A3_RevB Marzo de 2024
Eaton es una marca registrada. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Instructions d'assemblage


TRIPP LITE
SERIES

Base pour moniteur à hauteur réglable, en métal

Modèle:
MR1411M /
MR1812M

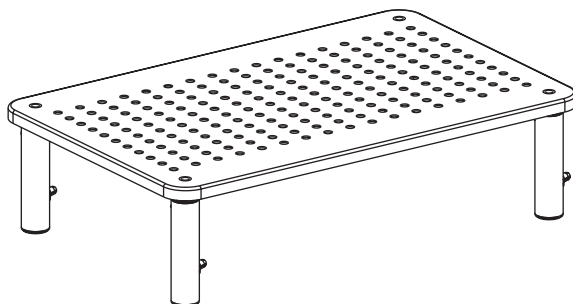

Cornière pour base pour moniteur à hauteur réglable, en métal

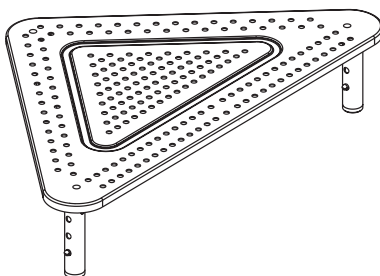


Modèle:
MR1220M

English 1
Español 3
Русский 7
Deutsch 9

EAT•N

Powering Business Worldwide

Modèle: MR1411M / MR1812M

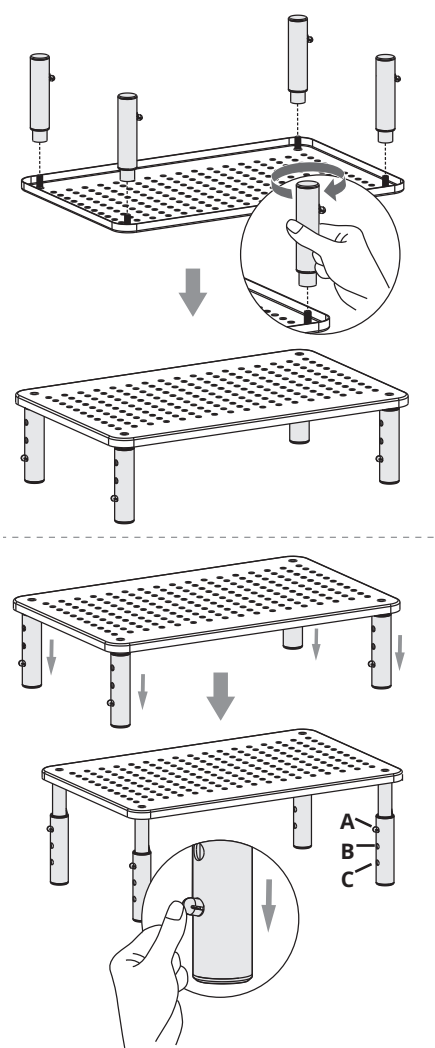

Réglage de la hauteur

Position	MR1411M	MR1812M
A	140 mm [5.51"]	150 mm [5.91"]
B	120 mm [4.72"]	130 mm [5.12"]
C	100 mm [3.94"]	100 mm [3.94"]


Entretien

- Aucun entretien requis.
- Pour toute question, visiterTripplite.
Eaton.com/support

La politique de Eaton en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.

6

Modèle: MR1220M

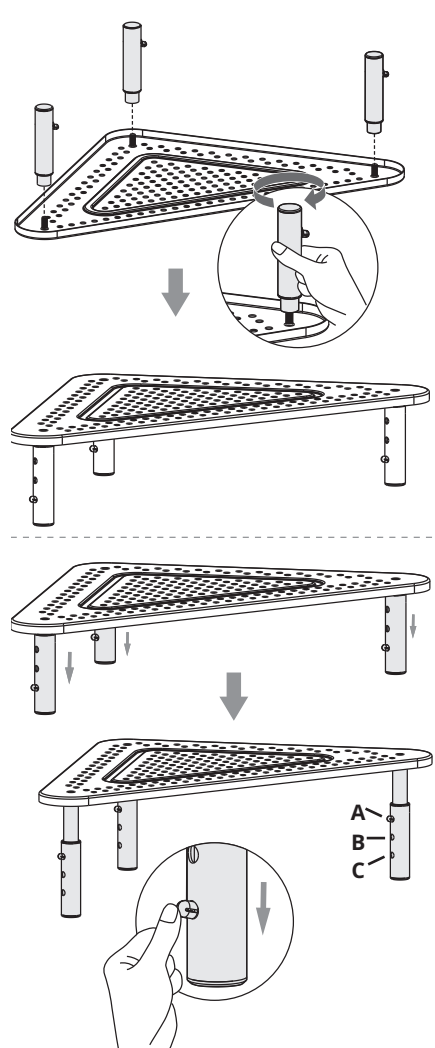

Réglage de la hauteur

Position	MR1220M
A	140 mm [5.51"]
B	120 mm [4.72"]
C	100 mm [3.94"]



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com


Powering Business Worldwide

© 2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n° 23-06-363 / 93-38A3_RevB Mars 2024


Eaton est une marque déposée. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Подставка для монитора металлическая с регулируемой высотой

МОДЕЛЬ:
MR1411M /
MR1812M

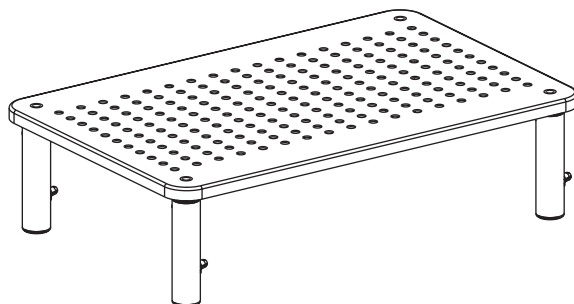

Подставка для монитора угловая металлическая с регулируемой высотой

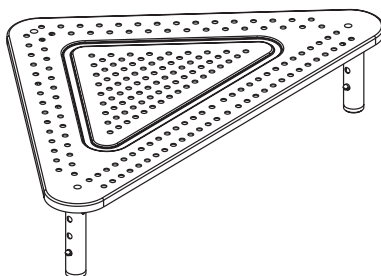


МОДЕЛЬ:
MR1220M

English 1
Español 3
Français 5
Deutsch 7

EATON

Powering Business Worldwide

Модель: MR1411M / MR1812M

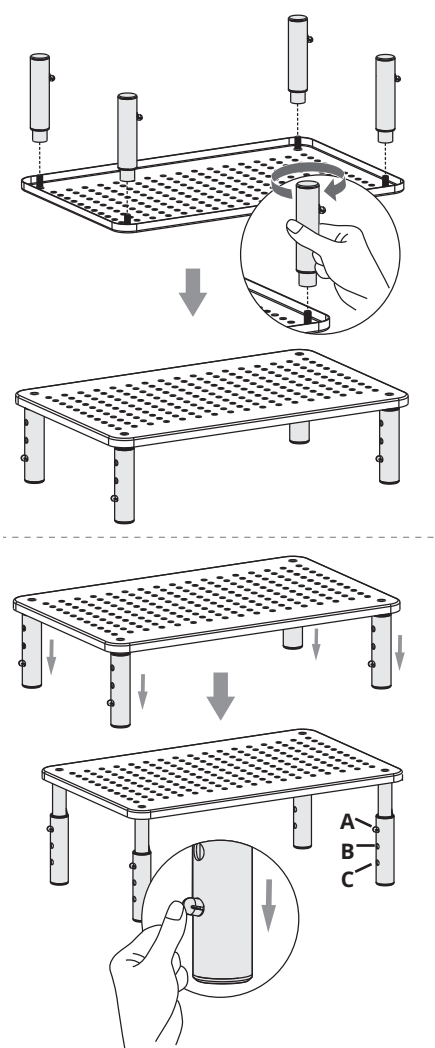

Регулировка высоты


Позиция	MR1411M	MR1812M
A	140 mm	150 mm
B	120 mm	130 mm
C	100 mm	100 mm

Уход за изделием

- Данное изделие не требует ухода.
- В случае возникновения каких-либо вопросов посетите страницу [Tripplite.Eaton.com/support](https://www.tripplite.com/support)

Компания Eaton постоянно совершенствует свою продукцию. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Модель: MR1220M

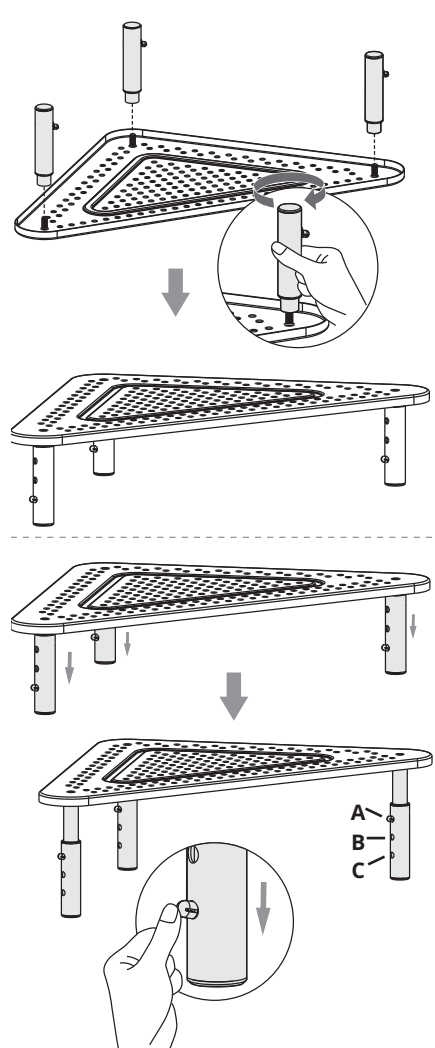

Регулировка высоты

Позиция	MR1220M
A	140 mm
B	120 mm
C	100 mm




Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Соединенные Штаты
Америки
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

Powering Business Worldwide


© 2024 Eaton
Перепечатка запрещается
Публикация № 23-06-363 / 93-38A3_RevB Маршировать 2024 г.
Eaton является зарегистрированным товарным знаком.
Все товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев.

Höhenverstellbarer Bildschirmerhöher, Metall

Modell:
MR1411M /
MR1812M

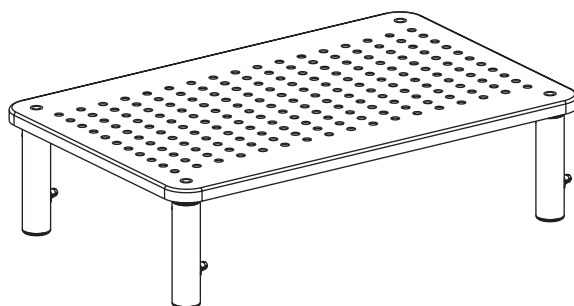

Höhenverstellbare Ecke Bildschirmerhöher, Metall

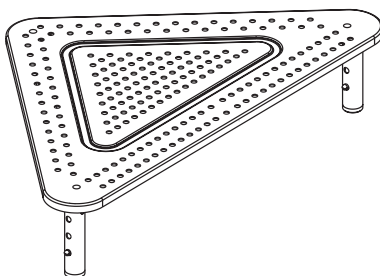


Modell:
MR1220M

English 1
Español 3
Français 5
Русский 7

EAT•N

Powering Business Worldwide

Modell: MR1411M / MR1812M

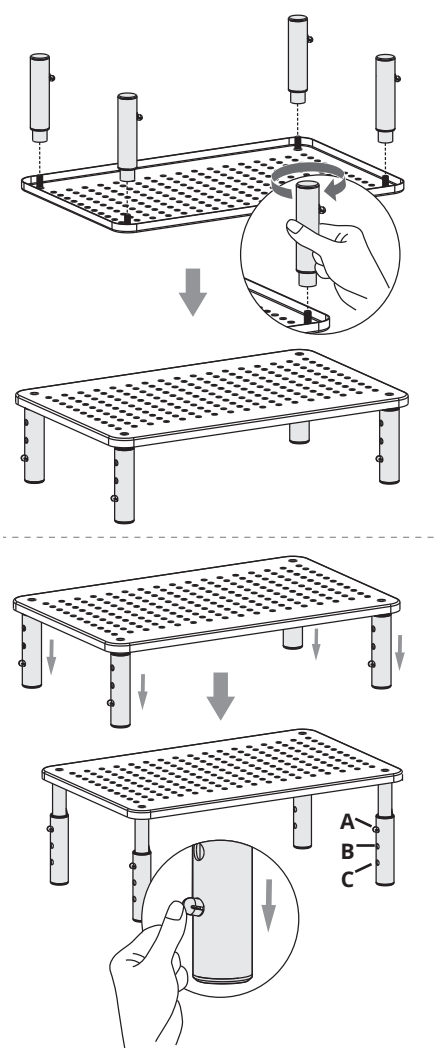

Höheneinstellung

Position	MR1411M	MR1812M
A	140 mm [5.51"]	150 mm [5.91"]
B	120 mm [4.72"]	130 mm [5.12"]
C	100 mm [3.94"]	100 mm [3.94"]


Wartung

- Keine Wartung erforderlich
- Falls Sie Fragen haben, besuchen Sie [Tripplite.Eaton.com/support](https://www.tripplite.com/support)

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

10

Modell: MR1220M

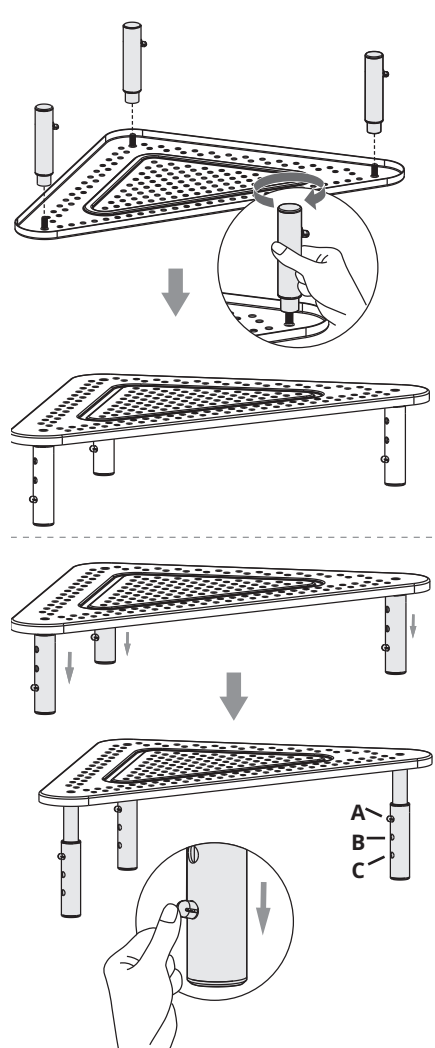

Höheneinstellung

Position	MR1220M
A	140 mm [5.51"]
B	120 mm [4.72"]
C	100 mm [3.94"]



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

Powering Business Worldwide

© 2024 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung Nr. 23-06-363 / 93-38A3_RevB Marsch 2024 .

Eaton ist eine eingetragene Handelsmarke.
Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.